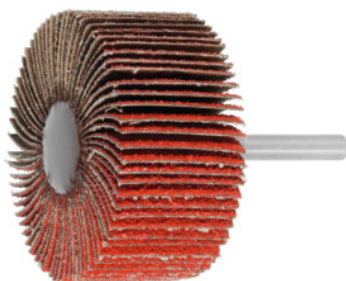


Garant**Lepezasti brusni valjak (CER), Zrno 60, Ø glave×širina glave: 30X10mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 554150 30X10 |
| GTIN | 4045197882264 |
| Razred artikla | 51E |

Opis**Izvedba:**

Lepezasti raspored metalnih listića oko osi alata.
Brusne lamele posipane **keramičkm zrnom(CER)**.

Upotreba:

Pretežno za radove finog brušenja i poliranja na većim polumjerima u alatničarstvu i kaluparstvu, u proizvodnji spremnika i strojeva. Brusne lamele prilagođavaju se konturama obratka.

Tehnički opis

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Ø drške | 6 mm |
| Ø glave | 30 mm |
| preporučeni broj okretaja | 16000 min ⁻¹ |
| Širina glave | 10 mm |
| maksimalan broj okretaja | 25400 min ⁻¹ |
| Granulacija | 60 |
| Sredstvo za brušenje | Keramičko zrno (CER) |

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Kratka oznaka brusnog sredstva | keramika |
| Atribut imena proizvoda | Zrno 60 |
| Vrsta proizvoda | Lepezasti brusni valjak |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V_c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|-------|---------|
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| Čelik < 1400 N/mm ² | prikladno | | |
| Čelik < 55 HRC | prikladno | | |
| Čelik < 60 HRC | prikladno | | |
| Čelik < 67 HRC | prikladno | | |
| INOX | prikladno | | |
| Ti | prikladno | | |
| GG(G) | prikladno | | |
| CuZn | prikladno | | |
| Plastika, GFK | prikladno | | |
| Drvo | prikladno | | |
| suho | prikladno | | |