


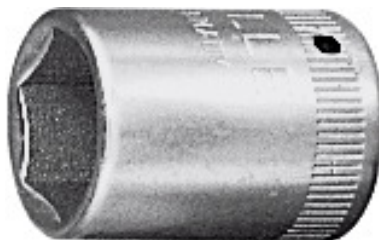

6-kutni nastavci 1/4 cola, širina ključa: 12mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	631000 12
GTIN	4018754000081
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka. Optimalna struktura vlakna zahvaljujući specijalnom postupku kovanja. Otvori ključeva uske tolerancije. Nema klizanja preko kutova vijka, zaštićene su glave vijka i matice. Kaljeno u uljnoj kupki bez zatezanja i deformacija zbog čega je dosjed precizan. Zaobljena površina s **AS-drive** profilom.

Četverokutni prihvat s provrtom prema DIN 3120-D 6,3.

Standard:

DIN 3124-S

Materijal:

HPQ® čelik vrhunske kvalitete, kromiran preko nikla, ne ljušti se.

Napomena:

PAŽNJA!

GARANT ima alternativu za ovaj proizvod!

Preporučeni broj proizvoda: 631029

Tehnički opis

Ø na strani pogona	16,5 mm
Duljina	23 mm
Širina ključa	12 mm

Izlazni Četverokut	1/4 col
Profil progona	6-kutni nasadni ključ
Materijal	HPQ® čelik vrhunske kvalitete
Vrsta proizvoda	Umetak za nasadni ključ