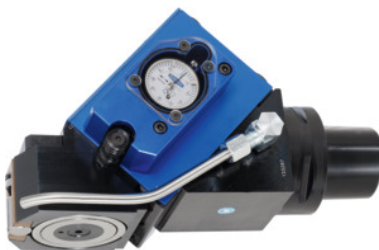


**Alat za glatko valjanje EG14 univerzalni, tip prihvata drške: PSC63****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	291515 PSC63
GTIN	4060491000152
Razred artikla	29F

**Opis****Izvedba:**

Za korištenje na CNC i konvencionalnim tokarilicama.

Simetrična konstrukcija – univerzalna primjena kao desna i lijeva izvedba.

**Prednost:**

Kvaliteta površine moguća je do  $R_z < 1 \mu\text{m}$ .

Posmaci mogući do 1 mm/U (vanjska obrada).

Konzistentni rezultati pomoću kontinuiranog mjerenja snage valjanja.

**Upotreba:**

Za mehaničko oplemenjivanje površine.

Prikladno za obradu svih metalnih materijala do vlačne čvrstoće od 1400 N/mm<sup>2</sup> i tvrdoće do 45 HRC.

**Odgovara:**

Ø područje (preporučeno): od 50 mm

**Napomena:**

Površina za obradu i alat ovise o vrsti revolvera (zvijezda / disk).

- **Ostali spojevi za dršku dostupni na upit.**
- **Detaljne tehnološke preporuke nalaze se u uputama za upotrebu.**

**Tehnički opis**

maksimalna snaga valjka	8 kN
-------------------------	------

Postavljanje vrha na sredinu f	44 mm
Ø valjka	14 mm
Prihvat drške tip	PSC63
Duljina izboja L <sub>A</sub>	196 mm
Smjer rezanja	lijevo i desno
Vrsta proizvoda	Valjak za ravnanje