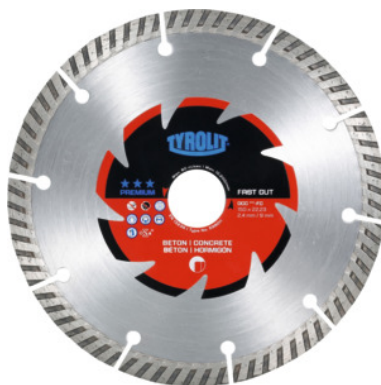


**Dijamantna rezna ploča PREMIUM\*\*\* za rezanje zidova, Ø ploče: 150mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	569770 150
GTIN	9003175980116
Razred artikla	53T

**Opis****Izvedba:**

Dijamantne ploče za rezanje za suho i mokro rezanje. Ø rezanja 22,23 mm.

- **Visokoučinkoviti rezni dijamant za kratko vrijeme rezanja.**
- **Krajnje dug vijek trajanja, manje promjena ploča.**
- **Postojani promjer, stoga uvijek puna dubina rezanja.**
- **Smanjeno trošenje rezne ploče, stoga i malo stvaranja prašine.**

**Za rezanje zidova**, zaštita od pregrijavanja, uvijek zamjenjivati u paru.

**Upotreba:**

Za rezanje svih uobičajenih građevinskih materijala poput betona (također armiranog), opeke, prirodnog kamena, pločica, keramike, čelika itd.

**Materijal:**

Optimizirano za: beton, cigle, rupičasti beton.

**Napomena:**

- **Dijamantni sloj tvornički prethodno naoštren. Obavezno paziti na smjer vrtnje!**
- **Druge dijamantne ploče za rezanje na upit.**

**Tehnički opis**

Ø bušenja	22,23 mm
Ø ploče	150 mm
maksimalan broj okretaja	10200 min <sup>-1</sup>
Sredstvo za brušenje	Diamant
Kratka oznaka brusnog sredstva	D
optimalno za materijal	Kamen
Oblik	41
Opis oblika	ravno
Pogonski stroj	Kutna brusilica
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Rezna ploča