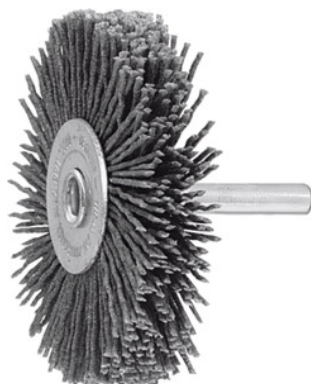


LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Okrugla četka s drškom mikroabrazivno, (SiC) zrno 120, Četka Ø D1×širina vrha L1: 50X10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	574440 50X10
GTIN	4017359139424
Razred artikla	57L

Opis**Izvedba:**

Brusne najlonske čekinje sa silicijevim karbidom, prešane u čeličnom rukavcu; **Ø drške 6 mm.**

Upotreba:

U ručnim brusilicama, elastičnim glavama vretana ili ručnim bušilicama za površinsku obradu. Visok broj okretaja umnogostručuje učinak četkanja.

Suho i mokro fino brušenje aluminija, čelika i INOX-a. Maksimalna temperatura četkanja 80°C.

Tehnički opis

Duljina obruba H ₁	12 mm
preporučeni broj okretaja	6000 min ⁻¹
Ø četke D ₁	50 mm
Granulacija	120
maksimalan broj okretaja	15000 min ⁻¹
Ø drške D _s	6 mm

Kratka oznaka brusnog sredstva

SiC

Vrsta proizvoda

Okrugla četka