


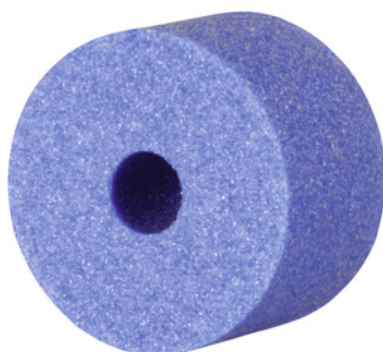

## Precizne brusne ploče za unutarnje brušenje P×D×V (mm), 32×32×10



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	595034
GTIN	9003176647421
Razred artikla	53Y

### Opis

#### Izvedba:

**Visokoučinkovite keramički vezane brusne ploče za obradu unutarnjih cilindričnih površina od specijalnog korunda u keramičkom vezanju.**

#### Upotreba:

Univerzalno primjenjiva u postupku brušenja unutarnjih cilindričnih površina, npr. za brušenje prolaznih rupa, provrta za svornjake.

#### Specifikacija:

**97A802I5V112 čelik, univerzalan**

Oblik: 5

Dubina udubine F 1: 16 mm

### Tehnički opis

Postupak brušenja	Unutarnji rub
Sredstvo za brušenje	Vrhunski specijalni korund
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Specifikacija	97A802I5V112 Steel universal
Oblik	5

Ø ploče D	32 mm
Širina ploče T	32 mm
Atribut imena proizvoda	32×32×10
Ø prihvata H	10 mm
Ø udubine P	18 mm
Dubina udubine F 1	16 mm
Vrsta proizvoda	Iznutra obla brusna ploča

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		