




## Diamant lončaste brusne ploče P×D×V (mm), 75×30×20, tip: D64

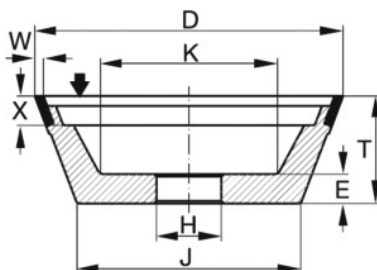

### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	597510 D64
GTIN	9003177213014
Razred artikla	53Y

### Opis

#### Izvedba:

**Lončaste i tanjuraste brusne ploče s dijamantnom brusnom prevlakom.** S finom granulacijom za površine najviše kvalitete kod velike količine skidanja. **Specifikacija: D64C50B DIAGO W-karbid.**

#### Upotreba:

**Univerzalno primjenjiv za brušenje alata na svim uobičajenim brusilicama za alate.** Za brušenje **alata od tvrdog metala i materijala s kratkim odvojenim česticama koji ne sadrže željezo.** Vrlo prikladan za suho brušenje, moguće koristiti kod mokrog brušenja.

### Tehnički opis

Granulacija	D64
Kratka oznaka brusnog sredstva	D
Specifikacija	D64C50B DIAGO W karbid
Sredstvo za brušenje	Diamant
Postupak brušenja	Brušenje alata
Oblik	11V9
Ø ploče D	75 mm

Širina ploče T	30 mm
Atribut imena proizvoda	75×30×20
Ø prihvata H	20 mm
brusna prevlaka, širina W čeona strana	2 mm
brusna prevlaka, visina X	10 mm
Vrsta proizvoda	Lončasta brusna ploča

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Tvrđi metal (HM)	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		