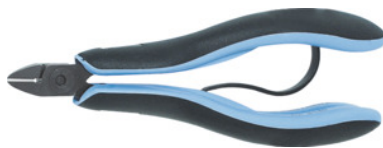


LINDSTRÖM

**Kliješta za rezanje za elektroniku, mala, ovalna glava, FW, ukupna duljina: 135mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	726020 135
GTIN	7314150103034
Razred artikla	73M

**Opis****Izvedba:**

Tankog oblika s precizno brušenim, induktivno kaljenim oštrocama (63 – 65 HRC). Crna površina za smanjenje refleksije. Namjestivi precizni vijčani zglob za minimalno trenje i optimalni aksijalni raspored oštrica. **Podoban za ESD**, ergonomske **2K** drške.

Patentirana opruga za otvaranje smanjuje otpor kod zatvaranja kliješta, time se snaga koncentrira na rezanje.

**Materijal:**

Visokoučinkovit čelik za kuglične ležajeve, kovan. u ljevačkom kalupu, bruniran.

**Tehnički opis**

ukupna duljina	135 mm
Kapacitet rezanja bakrene žice do Ø	0,2 - 1,25 mm
Širina glave	10,5 mm
Duljina rezne oštrice	10 mm
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Rezna oštrica	fina oštrica
Materijal	Visokoučinkovit čelik za kuglične ležajeve
Oblik glave	malo, ovalno

Drška	2K navlaka za dršku
Postupak izrade	Oštrice induktivno kaljene (63 – 65 HRC)
Površina	crno brunirano
Atribut imena proizvoda	FW
s oprugom za otvaranje	da
podesiv precizan vijčani zglob	da
Vrsta proizvoda	Rezna kliješta