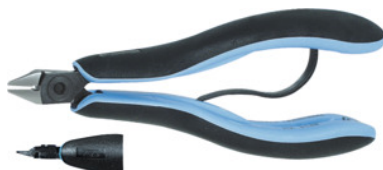


LINDSTRÖM

**Kliješta za rezanje za elektroniku, žljebaste čeljusti, šiljasta glava, KW, ukupna duljina: 135mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	726060 135
GTIN	7314150103119
Razred artikla	73M

**Opis****Izvedba:**

Tankog oblika s precizno brušenim, induktivno kaljenim oštrocama (63 – 65 HRC). Crna površina za smanjenje refleksije. Namjestivi precizni vijčani zglobovi za minimalno trenje i optimalni aksijalni raspored oštrica. **Podoban za ESD**, ergonomske 2K drške.

Patentirana opruga za otvaranje smanjuje otpor kod zatvaranja kliješta, time se snaga koncentrira na rezanje.

**Materijal:**

Visokoučinkovit čelik za kuglične ležajeve, kovan. u ljevačkom kalupu, bruniran.

**Tehnički opis**

Kapacitet rezanja bakrene žice do Ø	0,1 - 0,8 mm
Širina glave	10,5 mm
ukupna duljina	135 mm
Duljina rezne oštrice	10 mm
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Rezna oštrica	KW
Materijal	Visokoučinkovit čelik za kuglične ležajeve
Oblik glave	šiljasto

Drška	2K navlaka za dršku
Postupak izrade	Oštrice induktivno kaljene (63 – 65 HRC)
Površina	crno brunirano
Atribut imena proizvoda	KW
s oprugom za otvaranje	da
podesiv precizan vijčani zglob	da
Vrsta proizvoda	Rezna kliješta