


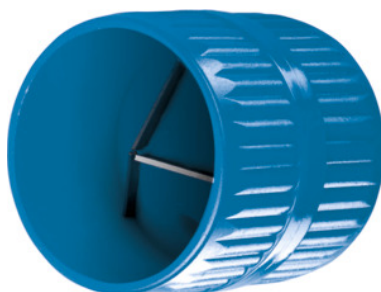

Unutarnje i vanjsko glodalo za cijevi



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	819550
GTIN	7290003237913
Razred artikla	86A

Opis

Izvedba:

Jedna strana za unutarnja poravnanja, druga strana za vanjska poravnanja. Plastični omotač s glodalom s 3 oštrice. Za cijevi od 4 – 42 mm Ø. Za ručnu obradu.

Napomena:

Specijalno **prikladan za bakrene cijevi. Nije za plastične cijevi.**

Ø: 50 mm

Tehnički opis

za Ø cijevi	4 - 42 mm
Broj oštrica Z	3
Duljina	50 mm
Ø	50 mm
Materijal za kućišta	Plastična obloga
Vrsta proizvoda	Strugalo i odstranjivač srha

