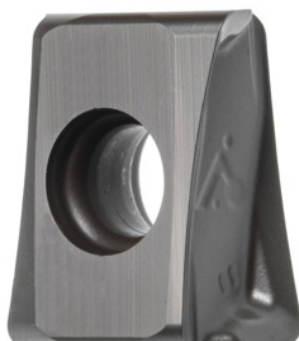


**Garant****LOEU 090408 TR-M, HB7515, tip: ST1400****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 215986 ST1400 |
| GTIN           | 4045197938107 |
| Razred artikla | 21A           |

**Opis****Napomena:**Orijentacijske vrijednosti primjene za  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 4\text{ mm}$ 

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: LOEU090408 TR-M

Tip: ST1400

Kutni radijus: 0,8 mm

Posmak  $f_z$ : 0,1 mm**Tehnički opis**

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Posmak $f_z$                     | 0,1 mm          |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | LOEU090408 TR-M |
| Tip                              | ST1400          |
| Kutni radijus                    | 0,8 mm          |
| Vrsta                            | HB7515          |
| Rezni materijal                  | HM              |
| Broj zamjena/oštrica             | 4               |

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za glodanje

**Podaci korisnika**

|                                | <b>Prikladno za</b>                | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO kod</b> |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------|
| Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup> | prikladno                          | 150 m/min            | P              |
| Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup> | prikladno                          | 105 m/min            | P              |
| Čelik < 50 HRC                 | prikladno samo u posebnim uvjetima | 50 m/min             | H              |
| GG(G)                          | prikladno samo u posebnim uvjetima | 275 m/min            | K              |
| mokro maksimalno               | prikladno samo u posebnim uvjetima |                      |                |
| mokro minimalno                | prikladno samo u posebnim uvjetima |                      |                |
| suho                           | prikladno                          |                      |                |
| Zrak                           | prikladno                          |                      |                |