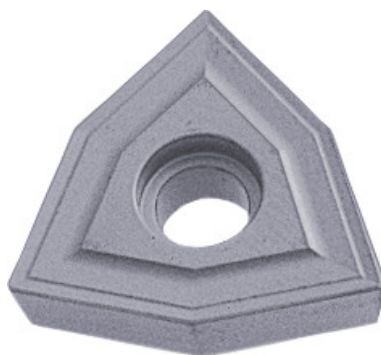


**KOMET® Unisix® izmjenjive rezne pločice, BK7935, oznaka tipa W29: 18-010****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	236910 18-010
GTIN	4047109288614
Razred artikla	24T

**Opis****Odgovara :**

Br. 236630; 236635; 236650; 236685; 236686

**Napomena:****Standardni parametri primjene odnose se na KUB Trigon®.**

Tip: INOX

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: WOEX 040304

Posmak f u čeliku < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,13 mm/okr**Tehnički opis**

Posmak f u čeliku < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,13 mm/okr
Oznaka	18-010
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WOEX 040304
Broj zamjena/oštrica	3
Vrsta	BK7935
Tip	INOX
Rezni materijal	HM

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za bušenje

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	160 m/min	M
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		