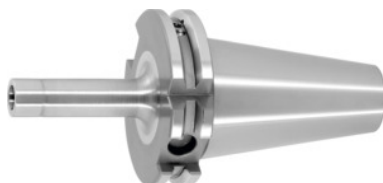


Garant**Držač za glodače glave s navojnom drškom, SK 40, navoj M × duljina L1:
M10X125****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	301309 M10X125
GTIN	4045197943934
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Cilindrična izvedba.

Upotreba:

Za prihvat glodačkih glava s navojnom drškom.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

Tehnički opis

L ₂	5 mm
Ø D ₂	18 mm
Duljina izboja A-dimenzija	144 mm
Ø provrta D ₁ tolerancija IT6	10,5 mm
Vanjski Ø D	34 mm
Navoj M	M10×125
Korisna duljina L ₁	125 mm
Prihvat	SK 40
Norma prihvata	ISO 7388-1

Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Prihvat za vijčano glodalo