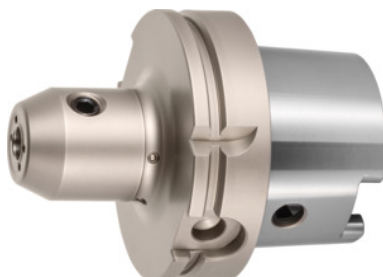


Garant

Weldon stezna glava poniklana s rupama rashladnog kanala, HSK-100 kratko, Ø stezanja D1: 10mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	304392 10
GTIN	4045197945631
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- S RFID/Balluff otvorom za čip.
- HSK dosjedne površine obrađene.

GARANT:Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).

Posebno niklanje.

S kanalima rashladnog sredstva koji se mogu zatvoriti.

Upotreba:

Za stezanje alata s Weldon drškom prema DIN 1835 oblik B i DIN 6535 oblik HB.

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo art. 309880, ključ s T ručicom art. 309890.

Napomena:

Kod proizvođača je dostupan HSK 40 i 50, oblik A i E.

Tehnički opis

Stezni Ø D ₁	10 mm
Vanjski Ø D	35 mm
Rezervni stezni vijak 309900	10
Duljina izboja A-dimenzija	80 mm

Prihvat	HSK-100 kratko
Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69882-4
Norma prihvata	DIN 69893
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

Pribor

Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim Ø D1 10 mm	309900 10
---	-----------