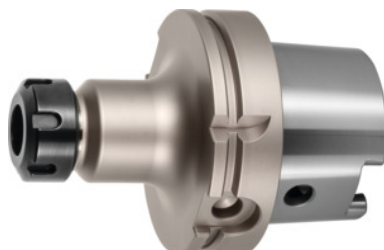


**Garant****Stezna glava za ER čahure niklana, HSK-A 100 dugačka, za veličinu ER čahura: 25****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	305486 25
GTIN	4045197945785
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

S otvorom za Balluff/RFID čip.

- **Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).**
- **S prolaznom rupom (bez vijka za podešavanje).**
- **Obrađene HSK funkcionalne površine.**

Poniklano zbog sprečavanja korozije.

**Upotreba:**

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u ER steznim čahurama prema DIN 6499 – oblik A i B.

**Dio isporuke:**

Uključuje High-Speed steznu maticu s prevlakom.

**Dodatni pribor:**

Cijev rashladnog sredstva br. 309880, nasadni ključ br. 309890, ER stezna čahura br. 308881 – 309434, ER stezni ključ br. 309680 – 309740.

**Tehnički opis**

za ER stezna kliješta	25
Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Vanjski Ø D	42 mm

Stezni raspon	1 - 16 mm
Prihvat	HSK-A 100 dugačka
Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69882-6
Norma prihvata	DIN 69893
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

## Pribor

ER stezni ključ za ER steznu glavu 25	309680 25
---------------------------------------	-----------