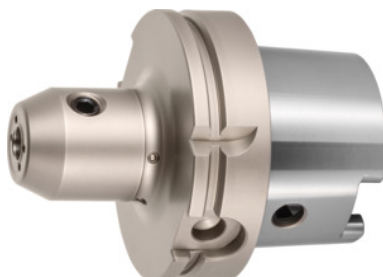


**Garant**

**Weldon stezna glava poniklana s rupama rashladnog kanala, HSK-100 kratko, Ø stezanja D1: 12mm**


**Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 304392 12     |
| GTIN           | 4045197945648 |
| Razred artikla | 31A           |

**Opis**
**Izvedba:**

- S RFID/Balluff otvorom za čip.
- HSK dosjedne površine obrađene.

**GARANT:**Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).

Posebno niklanje.

**S kanalima rashladnog sredstva koji se mogu zatvoriti.**

**Upotreba:**

Za stezanje alata s Weldon drškom prema DIN 1835 oblik B i DIN 6535 oblik HB.

**Dodatni pribor:**

Cijev za rashladno sredstvo art. 309880, ključ s T ručicom art. 309890.

**Napomena:**

Kod proizvođača je dostupan HSK 40 i 50, oblik A i E.

**Tehnički opis**

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Vanjski Ø D                  | 42 mm |
| Stezni Ø D <sub>1</sub>      | 12 mm |
| Rezervni stezni vijak 309900 | 12    |
| Duljina izboja A-dimenzija   | 80 mm |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Prihvat                                    | HSK-100 kratko                    |
| Norma prihvata                             | ISO 12164-1                       |
| Norma prihvata                             | DIN 69882-4                       |
| Norma prihvata                             | DIN 69893                         |
| Oblik                                      | A                                 |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup> |
| Točnost rotacije                           | ≤ 3 μm                            |
| Strategija rezanja                         | HSC                               |
| Strategija rezanja                         | HPC                               |
| Vrsta proizvoda                            | Stezna glava za ravne površine    |

---

## Pribor

|   |           |
|---|-----------|
| Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim Ø D1 12 mm | 309900 12 |
|---|-----------|