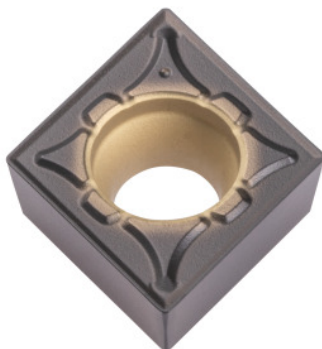


Garant**CCMT 060208 Wiper, Vrsta: HB7020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260145 HB7020
GTIN	4045197948854
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Glavna primjena	P
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Lomač odvojenih čestica	WSM
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 350 m/min
Dubina reza a_p	0,4 - 2 mm
Rezni materijal	HM
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Vrsta	HB7020
Kutni radijus	0,8 mm
Posmak f	0,15 - 0,3 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 060208

Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje