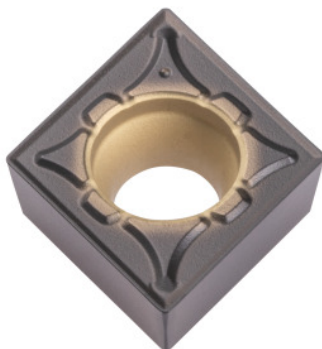


Garant**CCMT 060204 Wiper, Vrsta: HB7020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260143 HB7020
GTIN	4045197948847
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Posmak f	0,15 - 0,3 mm/okr
Vrsta	HB7020
Dubina reza a _p	0,4 - 2 mm
Lomač odvojenih čestica	WSM
Rezni materijal	HM
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Brzina reza v _c glavna primjena	120 - 350 m/min
Glavna primjena	P
Kutni radijus	0,4 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 060204

Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje