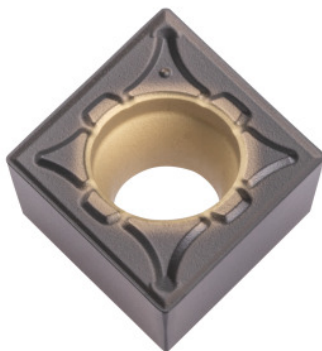


Garant**CCMT 120408 Wiper, Vrsta: HB7020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260161 HB7020
GTIN	4045197948892
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	WSM
Vrsta	HB7020
Uvjetovanost reza	lagano prekinuto
Posmak f	0,15 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 350 m/min
Glavna primjena	P
Kutni radijus	0,8 mm
Dubina reza a_p	0,4 - 2 mm
Rezni materijal	HM
Fina/gruba obrada	Gruba obrada
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 120408

Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje