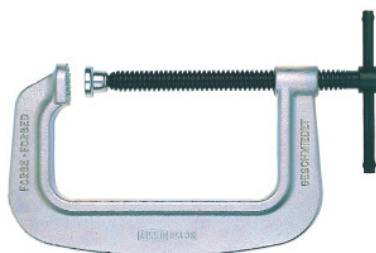


**C-stega, Stezni raspon: 100mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	861550 100
GTIN	4008158019208
Razred artikla	83K

Opis**Izvedba:**

C oblik, kovane od čelika, poboljšane. Snažno trapezno navojno vreteno i odvojiv tlačni umetak.

Upotreba:

Maksimalan stezni tlak do 22000 N.

Tehnički opis

Debljina osovine	16 mm
Stezni raspon	100 mm
Istovar	75 mm
Vrsta proizvoda	Stezačica