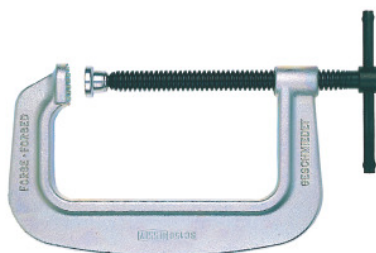


**C-stega, Stezni raspon: 120mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	861550 120
GTIN	4008158019215
Razred artikla	83K

Opis**Izvedba:**

C oblik, kovane od čelika, poboljšane. Snažno trapezno navojno vreteno i odvojiv tlačni umetak.

Upotreba:

Maksimalan stezni tlak do 22000 N.

Tehnički opis

Istovar	85 mm
Stezni raspon	120 mm
Debljina osovine	18 mm
Vrsta proizvoda	Stezačica