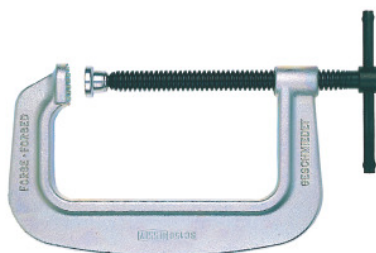


**C-stega, Stezni raspon: 60mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	861550 60
GTIN	4008158019185
Razred artikla	83K

Opis**Izvedba:**

C oblik, kovane od čelika, poboljšane. Snažno trapezno navojno vreteno i odvojiv tlačni umetak.

Upotreba:

Maksimalan stezni tlak do 22000 N.

Tehnički opis

Stezni raspon	60 mm
Istovar	55 mm
Debljina osovine	12 mm
Vrsta proizvoda	Stezačica