


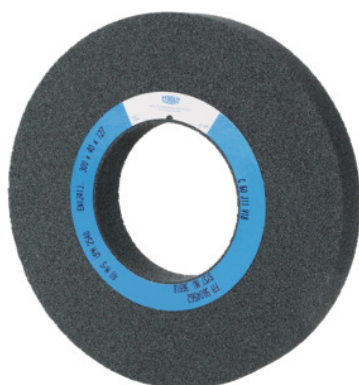

Precizna brusna ploča D×T×H (mm), 300×40×127, tip: C60



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	591810 C60
GTIN	9003170369183
Razred artikla	53Y

Opis

Izvedba:

Snažne plosnate brusne ploče s izrazito poroznim vezivnim sustavom omogućuju smanjeno termičko opterećenje i minimalno trošenje dijamanta za poravnavanje.

- **Univerzalno primjenjiv kod oscilatornog brušenja, stoga smanjeno izmjenjivanje ploča u svakodnevnom radu.**
- **Na svim uobičajenim brusilicama u izradi kalupa, alata i strojeva, npr: Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.**
- **Potrebno je hlađenje emulzijom, kod materijala s dugim narezivanjem obavezno pripaziti na dobro rashladno podmazivanje.**

Silicij-karbid brusna ploča otvorenih pora s **malom sklonosti stvaranja naslaga**. Prikladna za obradu aluminija, neželjeznih metala, tvrdih metala i sivog lijeva.

Upotreba:

- **Univerzalno korištenje s visećim brušenjem, stoga rjeđe izmjene ploča pri svakodnevnom radu.**
- **Na svim uobičajenim brusilicama u kaluparstvu, alatničarstvu i strojogradnji, npr. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch&Baltrusch, Geibel&Hotz, Jones&Shipman.**
- **Potrebno je hlađenje emulzijom, kod materijala s dugim narezivanjem obavezno paziti na dovoljnu količinu sredstva za hladno podmazivanje.**

Specifikacija:

C60J11V18.**Napomena:**

Profilne plosnate brusne ploče dostupne na upit.

Oblik: 1

Oblik: 1

Tehnički opis

Postupak brušenja	Plitko brušenje
Sredstvo za brušenje	Silicij-karbid
Kratka oznaka brusnog sredstva	SiC
Specifikacija	C60J11V18
Oblik	1
Ø ploče D	300 mm
Širina ploče T	40 mm
Atribut imena proizvoda	300×40×127
Ø prihvata H	127 mm
Vrsta proizvoda	Plosnata brusna ploča

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Tvrđi metal (HM)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Kamen	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		

