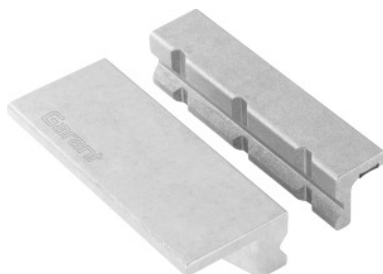


Garant**Stezni sustav s okretnom čeljusti, širina čeljusti: 120mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 967150 120 |
| GTIN | 4045197612632 |
| Razred artikla | 91J |

Opis**Izvedba:**

Robusne, čisto izrađene stezne čeljusti od visokovrijedne aluminijske legure. Fiksne čeljusti s integriranom trajnom magnetskom vrpcom, okretnim čeljustima s iznimno snažno prijanjajućim okruglim magnetom.

Prednost:

Bez proklizavanja elemenata, čak i kod visokih steznih pritisaka.

Upotreba:

Jedinstveno stezno rješenje kako za konične i asimetrične konstrukcijske elemente, tako i za planparalelne standardne dijelove.
Moguć zakretni kut do 16°.
Odgovara svim stegama s odgovarajućom širinom čeljusti.

Tehnički opis

| | |
|-----------------|----------------|
| Pričvršćivanje | Trajni magnet |
| Širina čeljusti | 120 mm |
| Vrsta proizvoda | Stezna čeljust |

