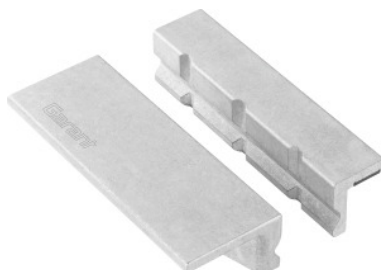


**Garant****Stezni sustav s okretnom čeljusti, širina čeljusti: 140mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	967150 140
GTIN	4045197612656
Razred artikla	91J

**Opis****Izvedba:**

Robusne, čisto izrađene stezne čeljusti od visokovrijedne aluminijske legure. Fiksne čeljusti s integriranom trajnom magnetskom vrpcom, okretnim čeljustima s iznimno snažno prijanjajućim okruglim magnetom.

**Prednost:**

Bez proklizavanja elemenata, čak i kod visokih steznih pritisaka.

**Upotreba:**

Jedinstveno stezno rješenje kako za konične i asimetrične konstrukcijske elemente, tako i za planparalelne standardne dijelove.<br>Moguć zakretni kut do 16°.<br>Odgovara svim stegama s odgovarajućom širinom čeljusti.

**Tehnički opis**

Širina čeljusti	140 mm
Materijal	Aluminijska legura
Pričvršćivanje	Trajni magnet
Vrsta proizvoda	Stezna čeljust

