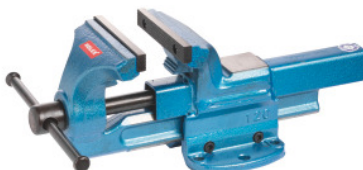


**HOLEX****Paralelna stega s izmjenjivim čeljustima, širina čeljusti: 140mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	967430 140
GTIN	4045197694409
Razred artikla	92H

**Opis****Izvedba:**

**Potpuno kovano od čelika – zajamčeno nelomljiv. S otvorom prema naprijed.** <br>S nakovanim steznim čeljustima za cijevi ispod normalnih čeljusti.<br>Vreteno s trapeznim navojem, prekriveno i zaštićeno od nečistoće. Dvostruko vođenje prizme s mogućnošću podešavanja.<br>S postoljem za manje radove ravnjanja i namještanja. S narovašenim, kaljenim steznim čeljustima (izmjenjive).

**Dio isporuke:**

Uključuje sve pričvrstne materijale za montažu na radionički stol.

**Napomena:**

Odgovarajući uređaj za regulaciju visine vidi br. 967540.

**Tehnički opis**

Stezni raspon	180 mm
Dubina stezanja	90 mm
Smjer otvora	otvaranje prema naprijed
Težina	16 kg
Materijal	Čelik kovano u ljevačkom kalupu
Stezne čeljusti za cijevi stežu cijevi s vanjskim Ø	20 - 80 mm
Širina čeljusti	140 mm

Izmjenjive čeljusti.	da
Vrsta proizvoda	Paralelni škripac

## Pribor

Magnetske čeljusti za stegu, paraluminij, profilirana širina čeljusti 140 mm	967722 140
Uređaj za podešavanje visine za stege br. 967350 / 7360 / 7420 / 7430 odgovara za stegu vel. 140	967540 140
Par zamjenskih čeljusti s vijcima za br. 967430 širina čeljusti 140 mm	967440 140
Podložna ploča za stegu od bambusa veličina 300X250	967328 300X250
Čeljusti za stegu od lakog metala s opružnim nastavcima, par širina čeljusti 140 mm	967711 140
Podložna ploča za stegu	967330
Magnetske čeljusti za stegu, paraluminij, prizma širina čeljusti 140 mm	967723 140
Magnetske čeljusti za stegu, paraluminij / fiber podloga, glatka širina čeljusti 140 mm	967724 140