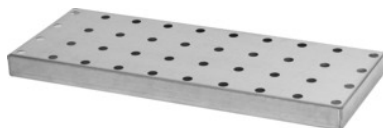


Prihvatne posude za opasne tvari pocinčane, volumen prihvata / tip: 40/1**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	981200 40/1
GTIN	4052462072749
Razred artikla	96U

Opis**Izvedba:**

Od pocinčanog čeličnog lima debljine 3 mm.

Upotreba:

Za sigurno skladištenje opasnih tvari u malim spremnicima. **Za zapaljive tekućine** kategorije GHS 1 – 3 i **tekućine opasne za vodeni okoliš** kategorije GHS 1 – 4.

Standard:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Tehnički opis

Broj umetaka rupičastog lima	1
širina	1390 mm
Dubina	600 mm
Visina	60 mm
Obujam prihvata	40 l
Težina	38 kg
Debljina materijala	3 mm
Materijal	pocinčano
Skladištenje	Dopušteno skladištenje nagrizajućih materijala

Skladištenje	Zabranjeno skladištenje zapaljivih materijala
Skladištenje	Skladištenje materijala štetnih za okoliš
Skladištenje	Skladištenje Klasa ugrožavanja voda 1-3
Vrsta proizvoda	Posuda za male spremnike