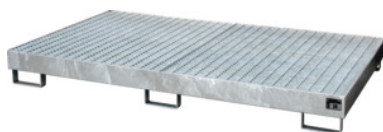


**Posuda za regale pocinčana, s rešetkom, prikladno za duljinu grede (mm) /
Obujam prihvata (l): 2700/240****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	983005 2700/240
GTIN	4052462030824
Razred artikla	96U

Opis**Izvedba:**

Od čeličnog lima debljine 3 mm. Visina podnožja 100 mm.

Vruće pocinčano prema EN ISO 1461.

S pocinčanom rešetkom.

Upotreba:

Za sigurno skladištenje i punjenje bačvi. Za **zapaljive tekućine kategorije GHS 1 – 3, i tekućine opasne za vodeni okoliš kategorije GHS 1 – 4.**

Standard:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Odgovara:

Paletni regali dubine 1.100 mm. Prikladno za paletne regale br. 991202 – 991227.

Tehnički opis

prikladno za duljinu grede	2700 mm
Obujam prihvata	240 l
Dubina	1300 mm
Težina	200 kg
Visina	210 mm
širina	2650 mm
Opterećenje površine	1000 kg/m ²

Debljina materijala	3 mm
Materijal	pocinčan
Skladištenje	Dopušteno skladištenje nagrizajućih materijala
Skladištenje	Skladištenje materijala štetnih za okoliš
Skladištenje	Zabranjeno skladištenje zapaljivih materijala
Skladištenje	Skladištenje Klasa ugrožavanja voda 1-3
Vrsta proizvoda	Kadica za regale