


## Nadogradni regal sa širokim policama, dubina 600 mm, visina / širina police: 3000/2140mm

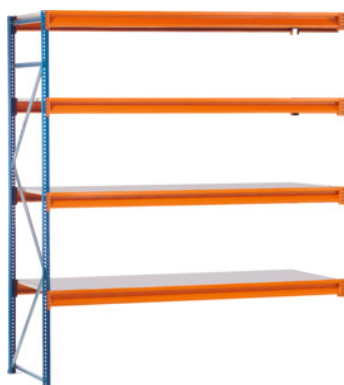

### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	990955 3000/2140
GTIN	4004514226228
Razred artikla	960

### Opis

#### Izvedba:

Pocinčani okvir. Po izboru s pocinčanim čeličnim pločama ili ivericom debljine 25 mm. Različiti tipovi poprečnih prečki prema potrebnoj nosivosti police (poprečna prečka visine 55 – 85 mm). Brza montaža zahvaljujući jednostavnom postavljanju poprečnih prečki tipa ZG. **Nosivost police** maksimalno 1050 kg, **nosivost polja** maksimalno 3500 kg.

#### Opis:

#### Ugradbene mjere:

nazivna duljina + broj nosača × 57 mm.

#### Upotreba:

Skladištenje krupne, glomazne i teške robe. Moguće je obostrano stavljanje i skidanje robe koja se skladišti.

#### Lakiranje:

Nosač prometno plave boje slično RAL 5017, poprečne prečke čisto narančaste boje slično RAL 2004, **praškasto lakirano**.

#### Napomena:

- **Slobodna duljina izvijanja (K) ne smije iznositi više od 1200 mm, ali samo kod nosivosti polja od maksimalno 2600 kg. Dozvoljena nosivost polja umanjuje se za udio te police.**
- **Elementi za pričvršćivanje na pod i zid nisu dio isporuke.**

- Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporučka bez montaže.

## Tehnički opis

Dimenzije ugradnje nadogradni regal širina	2197 mm
Dubina police	600 mm
Broj razina za skladištenje, čelični paneli	5
Širina police	2140 mm
Opterećenje police	950 kg
Materijal razine za skladištenje	Čelični paneli
širina	2197 mm
Visina	3000 mm
Montaža od strane kupca	da
Konstrukcija regala	Nadogradni regal
Dubina	600 mm
Dubina regala	600 mm
Širina regala	2140 mm
Visina regala	3000 mm
Debljina police	25 mm
Podешavanje visine u rasteru	25 mm
Izvedba montaže	Utični regal
Odabir boje	RAL 5010, 2004
Atribut imena proizvoda	dubina 600 mm
Vrsta proizvoda	Regal sa širokim policama