




## Modularni radni podest, tip: D

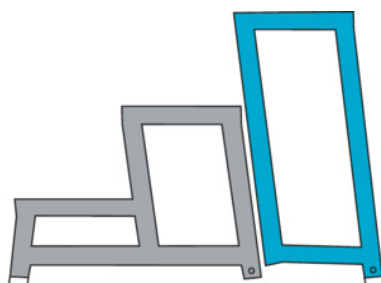

### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	966150 D
GTIN	4003866402632
Razred artikla	96Z

### Opis

#### Izvedba:

Ekstremno otporna konstrukcija od laganog metala na torziju, koroziju i vremenske uvjete. Gazišta od aluminijskog rebrastog lima 555×250 mm. Modularna konstrukcija za konfiguracije, koje se mogu promijeniti i proširiti. Ugradbeni modeli u 4 različite visine. Kao dvostupanjski osnovni model s do 3 ugradbena gazišta prikladna za mobilnu primjenu. Ugradnja moguća od modula tipa B.

#### Standard:

**DIN EN 14183.**

### Tehnički opis

Dubina podesta	0,8 m
Težina kombinacije modula	9,2 kg
Standard	DIN EN 14183
Širina prečke/stepenice	555 mm
Visina platforme bez ograde	0,6 m
Težina pojedinačnog modu	4,4 kg
Radna visina	2,6 m

Izvedba nagazne površine	Stuba
Materijal	Čitava konstrukcija od lakog metala, stube od aluminijskog rebrastog lima
Dubina prečke/stepenice	250 mm
Kombinacija modula	B+D
Prohodnost	jednostrano
Broj stepenica uključujući platformu	3
Tehnika uspona nosivost	150 kg
Vrsta proizvoda	Radni podest