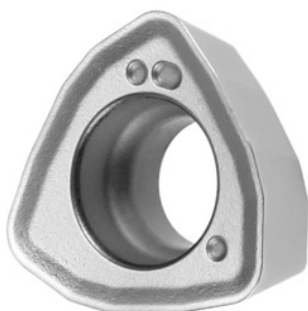


Garant
XOMT060310ZZER, HB4420, tip: S


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212852 S
GTIN	4045197625731
Razred artikla	21A

Opis

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$

Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks.}}$: 2 mm

Posmak f_z po zubu: 0,4 mm

Debljina pločica S: 3.18 mm

Tehnički opis

Posmak f_z po zubu	0,4 mm
Tip	S
Kutni radijus	1 mm
Debljina pločica S	3.18 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	XOMT060310ZZER
Vrsta	HB4420
Rezni materijal	HM

preporučena dubina reza $a_{p \text{ maks.}}$	0,6 mm
maksimalna dubina reza $a_p \text{ maks}$	1 mm
Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks}}$	2 mm
Broj zamjena/oštrica	3
Prevlaka	PVD
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Inconel	prikladno	30 m/min	S
mokro maksimalno	prikladno		