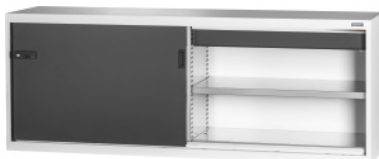


Garant GRIDLINE

Osnovni ormar s ladicom, kliznim vratima od punog lima, 36×14G, visina: 900mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	940225 900
GTIN	4062406070236
Razred artikla	9GI

Opis**Izvedba:**

Opremljen ormar u 80×20G, s ladicama 36×14G. Prihvat polica u rasteru od 25mm. Klizna vrata na unutarnoj strani ojačana i mogu se zaključati s pomoću dvokomponentne ručke Haptoprene® s cilindričnom bravom. Zaključavanje kliznih vrata u krajnjim položajima (otvoreno / zatvoreno). **Podnožje za niveliranje** kod osnovnih ormara s 8 pojedinačno podesivih noga za izjednačavanje neravnina tla. Ručka kod osnovnog ormara u gornjoj polovici vrata, kod gornjeg ormara u donjoj polovici vrata.

Visina fronte ladice 125 mm.

Dio isporuke:

Ormar s policama i ladicama.

Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, vrata i fronte ladica antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Police i pribor za ormare GridLine pogledajte br. 940501 – 940710 i grupu 95.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Tehnički opis

Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme	da
Korisna visina	763 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %

ComfortClose	ne
Širina u G	80
Broj ladica	2
Visina	900 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Korisna širina ladica u G	36
Korisna dubina ladica u G	14
Dubina u G	20
Pozicioniranje drške	gore
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne)	100 kg
Korisna površina ladice u G	36×14
Korisna širina ladica	900 mm
širina	2000 mm
Korisna dubina ladica	350 mm
Broj polica	2
Težina	116 kg
Dubina	500 mm
Debljina materijala	0,9 mm
Nosivost kućišta ormara, unutarnja	1000 kg
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G	36×14G
Vrsta proizvoda	Ormar s policama

Pribor

Ploča za odlaganje od lameliranog drva dimenzija u G 80X20	951985 80X20
Ploča za odlaganje od bambusa dimenzija u G 80X20	951980 80X20
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 150 mm	940652 150
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 75 mm	940652 75
Kosa polica Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940560 40
Polica 200 kg Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940590 40
Komplet rasvjete Extended za ormare GridLine s klizna vrata, širina 80G Za visinu ormara 900 mm	940515 900
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 100 mm	940652 100
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 125 mm	940652 125
Set nosača polica za ormare GridLine 20-dijelni tip F	940559 F
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 300 mm	940652 300
Polica Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940550 40
Comfort Close sustav za prigušenje zvuka prilikom zatvaranja ladica nosivost ladice 75 kg	950180 75
Maska za bravu za GridLine tip GP21	914227 GP21
Polica s prorezima Za širinu ormara / odjeljka u G 40	940552 40
Ladica za ormare s kliznim vratima, širina 40G Prednja visina ladice 200 mm	940652 200