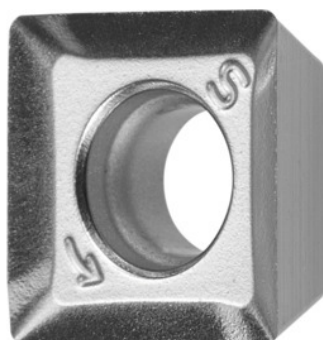


Garant**SOET 083604 PDER, HU7810, tip: ALU****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	214914 ALU
GTIN	4045197706607
Razred artikla	21A

Opis**Izvedba:**

Povećana debljina izmjenjivih reznih pločica omogućuje pozitivnije geometrije rezanja i smanjuje mogućnost loma pločice.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti za $a_e = 0,3 \times D$.

Kutni radijus: 0,4 mm

Posmak f_z po zubu: 0,15 mm

Tehnički opis

Posmak f_z po zubu	0,15 mm
Tip	ALU
Kutni radijus	0,4 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOET 083604 PDER
Vrsta	HU7810
Rezni materijal	HM

Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	700 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	700 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	650 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		