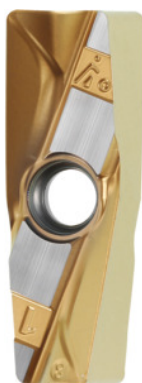


Garant
Izmjenjiva rezna pločica za glodanje AN.U 120608, za kutne glodaće glave

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	215113 ST900
GTIN	4045197703149
Razred artikla	21A

Opis
Izvedba:

Veoma čvrste dvostrane izmjenjive rezne pločice s 4 rezne oštrice.

Zahvaljujući svojoj jedinstvenoj geometriji, izmjenjive rezne pločice pokazuju ujednačena svojstva pri obradi te povećavaju sigurnost procesa.

Podaci:

$a_{p\max} = 12 \text{ mm}$.

$a_p = 10 \text{ mm}$ (preporuka).

Pažnja:

Nije prikladno za glodanje punih utora!

Napomena:

Obodno glodanje: Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 10 \text{ mm}$.

Tehnički opis

Tip	ST900
Posmak f_z po zubu	0,16 mm
Kutni radijus	0,8 mm

Vrsta	HB9535
Tolerancija	K
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	AN.U 120608
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje