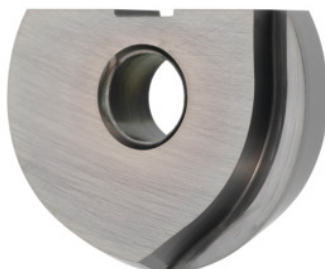


Garant**Marólapka Ø 20 mm Helix, Típus: ST1400****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212675 ST1400
GTIN	4045197712509
Árucikk kategória	21A

Leírás**Kivitel:**

Részletes alkalmazási irányértékeket a 110020 sz. GARANT Forgácsolási kézikönyvben talál.

· Rádiusz-, körfutás- és cserepontosság: $\pm 0,015$ mm.

Felhasználás:

Teljes rádiuszú íves lapkák általános felhasználáshoz a süllyeszték- és formagyártás területén. Forgácsolással hosszú forgácsú anyagokhoz.

Előtolás f_z acélban < 1400 N/mm²: 0,25 mm

Típus: ST1400

Minőség: HB7520

Műszaki leírás

Típus	ST1400
Szerszámanyag	HM
Minőség	HB7520
Előtolás f_z acélban < 1400 N/mm ²	0,25 mm
Cserék / élek száma	1

Termék fajtája

Váltólapka maráshoz