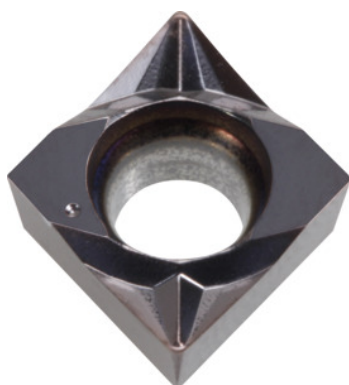


**CCGT 09T301, Minőség: PR1225****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260095 PR1225
GTIN	4960664713363
Árucikk kategória	25E

Leírás

CCGT 09T301 PR1225 Minőség: PR1225

Forgácstörő: MFP-SK

Tűrés: G

Fogásmélység a_p : 0,5 - 1 mm

Előtolás f : 0,03 - 0,15 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 110 m/min

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,5 - 1 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 110 m/min
Előtolás f	0,03 - 0,15 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,1 mm
Mellékfelhasználás	P
Forgácstörő	MFP-SK
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított

Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 150 m/min
Fő felhasználás	M
Minőség	PR1225
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CCGT 09T301
Cserék / élek száma	2
Tűrés	G
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz