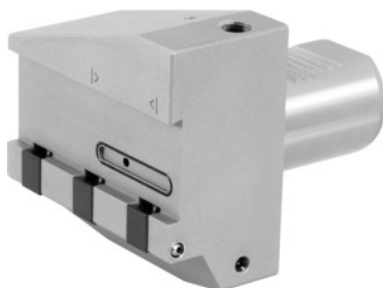


Garant**eco leszúró késtartó, fordított, belső hűtőfolyadékkal, Szár Ø d1: 16mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	319133 16
GTIN	4045197717214
Árucikk kategória	31V

Leírás

Kivitel:

- **Speciális, beállítható gömbfűvókával az élek optimális hűtése érdekében – a beszúrási mélységtől függetlenül.**
- **A főélnél és a mellékélnél lévő hőmérséklet nagy mértékben csökken, és ez a forgácsoló sebesség jelentős növelését teszi lehetővé.**
- **Merev leszúró késtartó leszúró pengékhez.**
- **Pengerögztítés rögzítő lap segítségével.**

Felhasználás:

Különböző gyártók leszúrókéseinek használatához.

Figyelem:

Zárócsavarral a gömbfűvókához. Hagyományos beszúró pengék használata esetén az oldalsó hűtőfolyadék továbbítást a penge lezárja! Hozzávaló szorítókörmöket a 279840 2 sz. és hozzávaló szorítócsavarokat a 279815 14 sz. alatt talál. Lásd az alkatrészlistát.

Műszaki leírás

L ₂	42 mm
VDI szár színjelölése	VDI 16
L ₁	29 mm

Pengemagassághoz	19 mm
Szár \varnothing d ₁	16 mm
Magasság H ₁	42 mm
Magasság H ₂	20 mm
Termék fajtája	VDI leszűrő késtartó