


## Fenőhasáb – Original-Arkansas (fehér), 8000-es szemcse, Barázdáló reszelő, Hossz×szélesség: 100X40mm

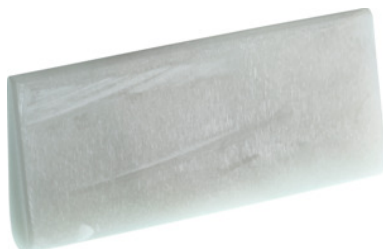

### Rendelési adatok

Rendelés száma	558765 100X40
GTIN	4037073005812
Árucikk kategória	56Z

### Leírás

#### Kivitel:

Természetes kő (Original-Arkansas) mikroszemcsés kvarcitból, nagy élszilárdsággal. A legfinomabb felületekhez és sorjamentes élezéshez. 5000-es szemcse (előcsiszolás), 8000-es szemcse (polírozás).

#### Felhasználás:

Szerszámok ill. szerszámélek **sorjázáshoz, élezéséhez, simításához és élettöréséhez**. Furatok, felületek és élek utólagos megmunkáláshoz a formakészítésben. Ezen kívül felületek javításához, becsiszolásához és polírozásához. **Elsősorban olajjal, petróleummal vagy vízzel használandó.**

#### Figyelem:

Olaj csekély mértékű hozzáadása növeli az élettartamot és az élezési teljesítményt.

### Műszaki leírás

Szélesség	40 mm
Szemcsézet	8000
Hossz	100 mm
Finomsági fok	Polírozás
Festék	fehér
Csiszolóanyag	Arkansas kvarcit

Alak	Barázdáló reszelő
Termék fajtája	Fenőhasáb

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
Keményfém (HM)	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		
Műanyag, GFK	feltételesen alkalmas		
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		