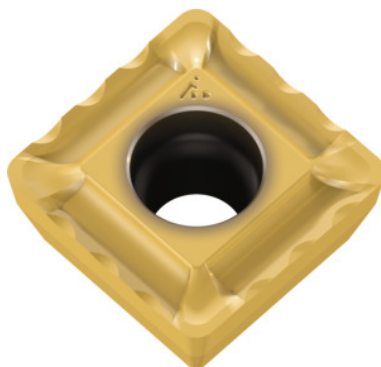


**Garant****SOGX 100408, HB6535, Típus: UNI**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	234072 UNI
GTIN	4062406084325
Árucikk kategória	21E

## Leírás

**Alkalmazható:**

GARANT Power Drill 234000 – 234025 sz.

**Ajánlás:**

A 234015 és 234025 sz. tartóval való megfúrásakor csökkentse az előtolást 70%-ra.

Előtolás f: 0,08 – 0,16 mm/ford.

## Műszaki leírás

Sorozat	Power Drill
Típus	UNI
Cserék / élek száma	4
Bevonat	TiN
Váltólapka ISO kód	SOGX 100408
Minőség	HB6535
Szerszámanyag	HM

Előtolás f	0,08 – 0,16 mm/ford.
Termék fajtája	Váltólapka fúráshoz

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	270 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	250 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	220 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	150 m/min	M
CuZn	feltételesen alkalmas	250 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		