




## Lépcsős felsőpofa készlet, 3 darabos, Tokmány típus: 315

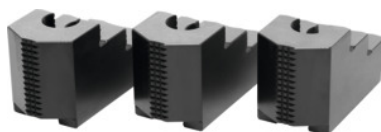

### Rendelési adatok

Rendelés száma	313470 315
GTIN	2050001929655
Árucikk kategória	33T

### Leírás

#### Kivitel:

**Mart** hornyok és **precíziós köszörülésű** fogazás, **barnított**.

Edzett.

#### Felhasználás:

Külső és belső befogáshoz.

#### Alapanyag:

Minőségi termék 16MnCr5 anyagból.

#### Alkalmazható:

Schunk, Röhm és más gyártmányú **patronos erőbefogók**.

#### Opcionális tartozék:

313505 – 313605 sz. horonycsapok.

#### Figyelem:

**Az utólag vásárolt pofa felsőrészt és a lépcsős pofákat a tokmányban kör- és síkfutásra meg kell köszörülni.**

- **Az esztergatókmányhoz való illeszkedéshez kérjük hasonlítsa össze a fogazást, a horonyszélességet (D) és a furattávolságokat (a, b).**
- **Alumínium pofa felsőrész külön rendelésre.**

### Műszaki leírás

Hossz L	128 mm
Furattávolság a	46 mm
Magasság H	58 mm
Horonyszélesség D	21 mm

Szélesség B	50 mm
Furattávolság b	30 mm
Tokmány típus	315 mm
Termék fajtája	Nagy szorítóerejű esztergatokmány pofák