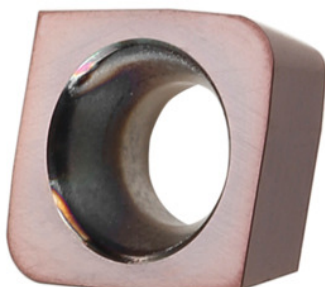


Garant**CPHX 060205 ER, HB4015, Típus: ST1400**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 212552 ST1400 |
| GTIN | 4062406098698 |
| Árucikk kategória | 21A |

Leírás

Kivitel:

- **Továbbfejlesztett Wiper geometriás váltólapkák hatékonyabb megmunkálási folyamathoz a süllyeszték- és formagyártás területén.**
- **Extrém mértékű időmegtakarítás a nagy sorugrásoknak és a nagy fogankénti előtolásnak köszönhetően.**
- **Marólapkák radiális és axiális Wiper geometriához.**

Körfutási pontosság $\pm 0,020$ mm.

Ajánlás:

Tisztán síkmarási műveleteknél a Vc értéket 30%-kal csökkentse.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek: ae 0,2 mm.

Az L_{wa} az axiális Wiper hosszt adja meg.

Az L_{wr} a radiális Wiper hosszt adja meg.

Előtolás f_z acélban < 1400 N/mm²: 0,25 mm

Lapvastagság S: 2.38 mm

Műszaki leírás

| | |
|-------|--------|
| Típus | ST1400 |
|-------|--------|

| | |
|--|---------------------|
| Sarokrídus | 0,5 mm |
| Lapvastagság S | 2.38 mm |
| Váltólapka ISO kód | CPHX 060205 ER |
| Minőség | HB4015 |
| Szerszámanyag | HM |
| Wiper hossza axiálisan | 1 mm |
| Wiper hossza radiálisan | 1,5 mm |
| Vágóél rídus R ₁ | 0,5% mm |
| Előtólás f _z acélban < 1400 N/mm ² | 0,25 mm |
| Cserék / élek száma | 2 |
| Termék fajtája | Váltólapka maráshoz |