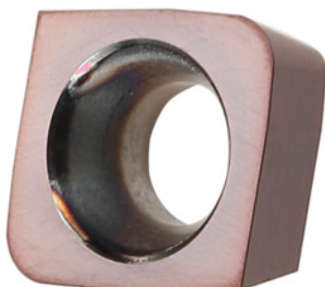


Garant**CPHX 060210 ER, HB4015, Típus: ST1400**

Rendelési adatok

Rendelés száma	212554 ST1400
GTIN	4062406099169
Árucikk kategória	21A

Leírás

Kivitel:

- **Továbbfejlesztett Wiper geometriás váltólapkák hatékonyabb megmunkálási folyamathoz a süllyeszték- és formagyártás területén.**
- **Extrém mértékű időmegtakarítás a nagy sorugrásoknak és a nagy fogankénti előtolásnak köszönhetően.**
- **Marólapkák radiális és axiális Wiper geometriához.**

Körfutási pontosság $\pm 0,020$ mm.

Ajánlás:

Tisztán síkmarási műveleteknél a Vc értéket 30%-kal csökkentse.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek: ae 0,2 mm.

Az L_{wa} az axiális Wiper hosszt adja meg.

Az L_{wr} a radiális Wiper hosszt adja meg.

Előtolás f_z acélban < 1400 N/mm²: 0,25 mm

Lapvastagság S: 2.38 mm

Műszaki leírás

Típus	ST1400
-------	--------

Sarokrídus	1 mm
Lapvastagság S	2.38 mm
Váltólapka ISO kód	CPHX 060210 ER
Minőség	HB4015
Szerszámanyag	HM
Wiper hossza axiálisan	1 mm
Wiper hossza radiálisan	1,5 mm
Vágóél rádiusz R ₁	1 mm
Előtolás f _z acélban < 1400 N/mm ²	0,25 mm
Cserék / élek száma	2
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz