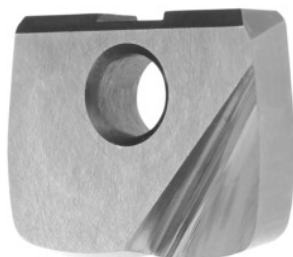


Garant**Marólapka Ø 25 mm tompa kúpos, Típus: ALU****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212788 ALU
GTIN	4062406103316
Árucikk kategória	21A

Leírás**Kivitel:**

Részletes alkalmazási irányértékeket a 110020 sz. GARANT Forgácsolási kézikönyvben talál.

· **Rádiusz-, körfutás- és cserepontosság: $\pm 0,015$ mm.**

Előtolás f_z rövid forgácsú aluban: 0,24 mm

Minőség: HU7810

Műszaki leírás

Típus	ALU
Minőség	HU7810
Sarokrádiusz	4 mm
Szerszámanyag	HM
Wiper rádiusz axiálisan	50 mm
Wiper rádiusz radiálisan	100 mm
Vágóél rádiusz R_1	4 mm

Élhossz L_c	12,5 mm
Előtolás f_z rövid forgácsú aluban	0,24 mm
Cserék / élek száma	1
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz