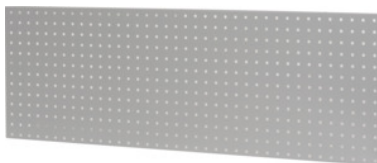


**Garant****Perforált fal Egyoldalas, Típushoz: 1000****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 928070 1000   |
| GTIN              | 4062406112660 |
| Árucikk kategória | 91P           |

**Leírás****Kivitel:**

Robusztus acéllemezből hajtva a szerszámok áttekinthető tárolásához.

Peremezett acéllemez perforált falak □ 9×9 mm perforálással 37 mm-es osztásban akasztók és tartók rögzítéséhez.

**Alkalmazható:**

A 918590 sz. tartóoszlopok közé, a 918590 sz. anyagszállító kocsira és a 955430 sz. válaszfalakra csavarozható.

**Szín:**

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

**Figyelem:**

Perforált falakhoz való tartozékokat a 95. termékcsoportban talál.

**Műszaki leírás**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Teherbírás             | 100 kg     |
| Típushoz               | 1000 mm    |
| Perforált fal kivitele | egyoldalas |
| Szélesség              | 920 mm     |
| Súly                   | 6 kg       |
| Mélység                | 25 mm      |
| Magasság               | 481 mm     |

## Adatlap

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Anyagvastagság                | 1 mm   |
| Hoffmann perforált fal osztás | 9×9 mm   |
| Szín kiválasztása             | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Termék fajtája                | Perforált fal  |

## Tartozék

|   |            |
|---|------------|
| Multifix Típushoz 300   | 928201 300 |
| Beakasztható tartóoszlop Magasság 481 mm                          | 928060 481 |
| Multimédia kihajtható kar multifunkciós befogóval Csuklók száma 2 | 928270 2   |
| Multifix Típushoz 500   | 928201 500 |
| Multimédia kihajtható kar multifunkciós befogóval Csuklók száma 1 | 928270 1   |
| Multimédia kihajtható kar laptop tartóval Csuklók száma 2         | 928275 2   |