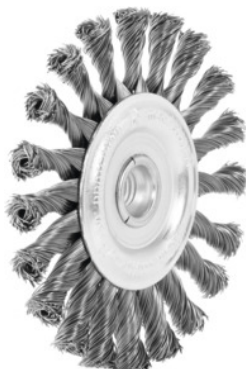


LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Kefekorong Acélhuzal 0,50 mm, Kefe Ø D1×furat Ø d1 / menet M:
125XM14mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	571200 125XM14
GTIN	4017359024805
Árucikk kategória	57L

Leírás**Kivitel:**

Egyenes kefekorong 0,50 mm sima acél huzallal, **sodrott** és fixen az acél testbe sajtolt. **Nagyon agresszív kefehatás nagy kopásállósággal.**

Felhasználás:

Balsodratú, a korai kitekeredés megbízhatóan elkerülhető.

Nehéz kefézési munkákhoz, mint pl. revéltlenítés, rozsdátlanítás, salaktalanítás, érdesítés, fém alkatrészek letisztázása, zsalutáblák tisztítására is. **M14 belső menettel, sarokcsiszolókon** történő közvetlen befogáshoz.

Műszaki leírás

Keferész hossza H ₁	29 mm
Kefe Ø D ₁	125 mm
Maximális fordulatszám	12500 min ⁻¹
Sörte vastagsága	0,5 mm

Sodratok száma	20
Keferész szélessége L ₁	14 mm
Menet M	M14
Bevonat anyaga	Acélhuzal
Sodrat	Balsodratú
Termék fajtája	Kefekorong