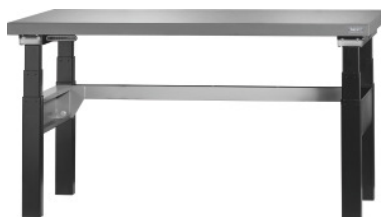


Garant**Elektromosan állítható magasságú munkaállomás Teherbírás max. 250 / 200 kg Eluplan lap, sötét, Típus: 1500****Rendelési adatok**

Rendelés száma	920301 1500
GTIN	4062406119782
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Alap váz emelőegységgel, a stabilizáláshoz hátul és oldalt keresztmerevítőkkel. 50mm vastag sötét Eluplan lap. Munkasztal oldallemez **nélkül**, sorban nem állítható fel.

Szín:

Fekete állítható magasságú lábak, RAL 7016 antracit **porszórt bevonatú** keresztmerevítők.

Ajánlás:

Könnyű ülő és álló szerelési munkákhoz.

Figyelem:

A maximális teherbírás miatt csak gurítható ház használható. Kerülje ház felszerelését a munkalap alá. A további felszerelt elemek ennek megfelelően csökkentik a teherbírást. Szállítás teljesen összeszerelve.

Műszaki leírás

Max. teherbírás	250 kg
Mélység	750 mm
Súly	101 kg
Munkalap anyaga	Eluplan sötét
Munkalap mélysége	750 mm

Munkalap hossza	1500 mm
Teherbírás tartós terhelés esetén	250 kg
Kezelőpanel kijelzővel és memória funkcióval	igen
Magasságállítási tartomány (munkalap felső széle) min. – max.	610 - 1200 mm
Szélesség	1500 mm
Munkalap vastagsága	50 mm
ComfortClose	nem
Emelési sebesség	38 mm/s
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	250 kg
Bemenet csatlakozó típus	F
Névleges feszültség	250 V
Anyagvastagság	1 mm
Magasságállítás kivitele	Elektromos
Lapvastagság	50 mm
Termék fajtája	Munkaasztal