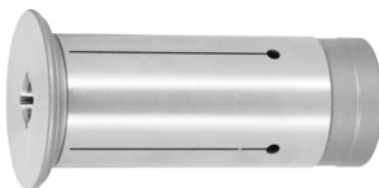


**Garant****Hasított közpersely Hütéssel, Ø 20 mm, Befogási Ø D1: 10mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 302155 10     |
| GTIN              | 4045197732682 |
| Árucikk kategória | 31G           |

**Leírás****Kivitel:**

Hűtőcsatorna nyílásokkal.

**Felhasználás:**

- Fúráshoz, dörzsárazáshoz, maráshoz és szerszámélezéshez.
- Maximális rugalmasság a befogási átmérő csökkentésnek köszönhetően.
- A maximális nyomaték nagyobb forgácsolási térfogatot garantál, mint a közvetlen befogásnál.
- Körfutási pontosság  $\pm 5 \mu\text{m}$  (rendszerpontosság  $3 \times D$ -nél).
- Körfutási pontosság  $\pm 2 \mu\text{m}$  (közperselyhez).
- Használható minden kereskedelmi forgalomban kapható hidropasztikus szerszám tartóval.

**Alkalmazható:**

Hidropasztikus szerszám befogó **20 mm befogási Ø-vel.**

**Műszaki leírás**

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Befogási Ø D <sub>1</sub>     | 10 mm          |
| Ø D                           | 20 mm          |
| Terméknév attribútum          | Ø 20 mm        |
| Rendszer körfutási pontossága | 5 µm           |
| Termék fajtája                | Szűkítőpersely |

