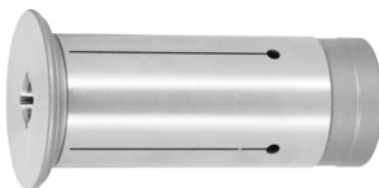


Garant**Hasított közpersely Hütéssel, Ø 20 mm, Befogási Ø D1: 12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302155 12
GTIN	4045197732699
Árucikk kategória	31G

Leírás**Kivitel:**

Hűtőcsatorna nyílásokkal.

Felhasználás:

- Fúráshoz, dörzsárazáshoz, maráshoz és szerszámélezéshez.
- Maximális rugalmasság a befogási átmérő csökkentésnek köszönhetően.
- A maximális nyomaték nagyobb forgácsolási térfogatot garantál, mint a közvetlen befogásnál.
- Körfutási pontosság $\pm 5 \mu\text{m}$ (rendszerpontosság $3 \times D$ -nél).
- Körfutási pontosság $\pm 2 \mu\text{m}$ (közperselyhez).
- Használható minden kereskedelmi forgalomban kapható hidropasztikus szerszámtartóval.

Alkalmazható:

Hidropasztikus szerszámbefogó **20 mm befogási Ø-vel.**

Műszaki leírás

Ø D	20 mm
Befogási Ø D ₁	12 mm
Terméknév attribútum	Ø 20 mm
Rendszer körfutási pontossága	5 µm
Termék fajtája	Szűkítőpersely

