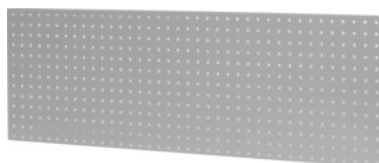


Garant GRIDLINE

**ESD perforált fal kétoldalú, Típushoz: 1500****Rendelési adatok**

Rendelés száma	972101 1500
GTIN	4062406167417
Árucikk kategória	9GW

**Leírás****Kivitel:**

Robusztus peremes acéllemezből a szerszámok áttekinthető tárolásához. A **kétoldalás kivitelű** perforált fal mindkét oldalon használható **egymástól függetlenül**. Acéllemez perforált falak □9×9 mm 37 mm-es osztásban, a 95. termékcsoport perforált fal tartozékainak rögzítéséhez.

**Alkalmazható :**

A tartóoszlopok és az anyagszállító kocsi közé történő **becsavarozáshoz**.

**Szín:**

RAL 7035 világosszürkéhez hasonló **ESD porszórt bevonattal**.

**Figyelem:**

Egyik műanyag alkatrész (pl. takarófedél) és a fogantyúk sem ESD vezetőképesek.

Elektromos szigetelés: EGB/ESD

Magasság: 481 mm

Szélesség: 1420 mm

Mélység: 25 mm

Teherbírás: 100 kg

Súly: 18 kg

**Műszaki leírás**

Perforált fal kivitele	Kétoldalás
Mélység	25 mm
Súly	18 kg
Teherbírás	100 kg

Szélesség	1420 mm
Magasság	481 mm
Anyagvastagság	1 mm
Hoffmann perforált fal osztás	9×9 mm
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Termék fajtája	Perforált fal