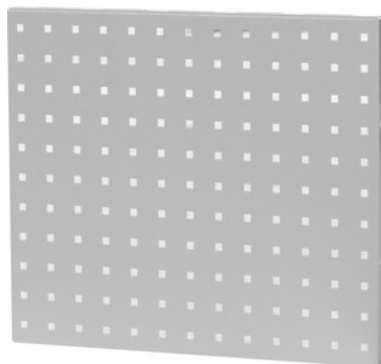


Garant GRIDLINE

ESD perforált fal kihajtható tartókarhoz, Típus: 1**Rendelési adatok**

Rendelés száma	972144 1
GTIN	4062406167530
Árucikk kategória	9GW

Leírás**Kivitel:**

Robusztus peremes acéllemezből, akár 45°-ig dönthető. A tartókeret alsó, valamint a felső harmadára szerelhető.

Alkalmazható :

A 972140 sz. kihajtható tartókarra való felszereléshez.

Szín:

RAL 7035 világosszürkéhez hasonló **ESD porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Egyik műanyag alkatrész (pl. takarófedél) és a fogantyúk sem ESD vezetőképesek.

Elektromos szigetelés: EGB/ESD

Magasság: 420 mm

Szélesség: 481 mm

Műszaki leírás

Szélesség	481 mm
Magasság	420 mm
Perforált fal kivitele	egyoldalas

Anyagvastagság	1 mm
Hoffmann perforált fal osztás	9×9 mm
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Termék fajtája	Perforált fal